


Verkettungsplatte VABV-S6-1Q-G38-CB-T5

Teilenummer: 8068610

FESTO

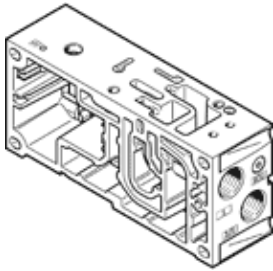

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|------------------------------------|
| Baubreite | 41 mm |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Produktgewicht | 421 g |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G3/8 |
| Pneumatischer Anschluss 3 | G3/8 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Platte | Aluminium-Druckguss |