


# Anschlussplatte VABS-S7-BE-BS-G14-V14

Teilenummer: 8072668

FESTO

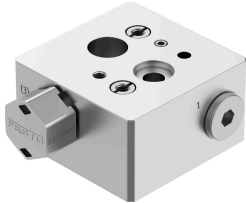

## Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Schutzart	IP65 in montiertem Zustand
Produktgewicht	330 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung und Schraube
Anschluss Steuerluft 12	G1/4
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	Flansch 1/4 mit NAMUR Anschlussbild
Pneumatischer Anschluss 3	G1/4
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium ematiert
Werkstoff Dichtungen	NBR