


Kupplung EAMC-42-50-11-12-U

Teilenummer: 8086048

FESTO

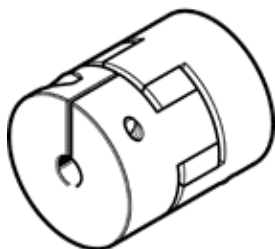

Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	11 mm
Aufnahmedurchmesser 2	12 mm
Baugröße	42
Nennlänge	50 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	6.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	34,8 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	21 Nm
Produktgewicht	146 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform