


# Axialbausatz EAMM-A-V32-42AB

Teilenummer: 8094200

FESTO

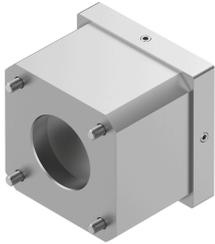

## Datenblatt

Merkmale	Wert
Nennlänge	36 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	10000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	0.19 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	1 Nm
Produktgewicht	130 g
Schnittstellencode Aktuator	V32
Schnittstellencode Motor In	42AB
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform