


Steckdose NECV-C1W3L-P-P13

Teilenummer: 8105012

FESTO

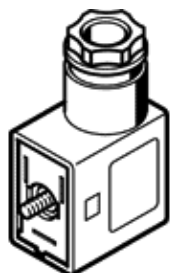

Datenblatt

Merkmal	Wert
Entspricht Norm	EN 175301-803
Zusätzliche Funktionen	Schutzbeschaltung
Anschlusshäufigkeit	50
Kabelabgang	gewinkelt
Hinweis zum Kabelabgang	um 180° umsetzbar
Produktgewicht	11,6 g
Elektrischer Anschluss 1, Bauform	eckig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Dose
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Anschlussbild Form C nach EN 175301-803
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	3
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M2,5
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	Schraubklemme
Betriebsspannungsbereich DC	20,4 ... 27,6 V
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Betriebsspannungsbereich AC	20,4 ... 27,6 V
Nennbetriebsspannung AC	24 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	1 A
Stoßspannungsfestigkeit	0,8 kV
Schutzleiteranschluss	vorhanden
Kabelverschraubung	M12x1,25
Kabeldurchmesser	4 ... 6 mm
Leiter-Nennquerschnitt	≤ 0,5 mm ²
Schutzart	IP65
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur	-25 ... 60 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3
Werkstoff Gehäuse	PC
Farbe Gehäuse	transparent
Werkstoff Schraubverriegelung	Stahl, vernickelt
Werkstoff Dichtungen	HNBR
Werkstoff Steckkontakte	Messing, verzinkt