


Nherungsschalter SDBF-FBS-1L-NU-K-9-N-LE

Teilenummer: 8106577

FESTO

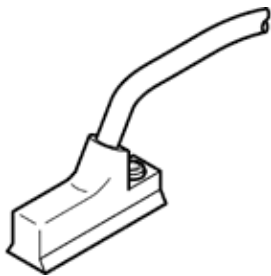

Datenblatt

Merkmal	Wert
Bauform	fr Schwalbenschwanznut
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Messgroe	Position
Messprinzip	magneto-resistiv
Umgebungstemperatur	-4 ... 176 °F
Schaltausgang	NPN
Schaltelementfunktion	Schlieer
Einschaltzeit	4 μs
Max. Ausgangsstrom	200 mA
Max. Schaltleistung DC	4,8 W
Spannungsfall	1 V
Kurzschlussfestigkeit	ja
Betriebsspannungsbereich DC	5 ... 28 V
Verpolungsschutz	ja
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Kabel
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	offenes Ende
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	3
Abgangsrichtung Anschluss	60°
Farbe Kabelmantel	schwarz
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Befestigungsart	festgeschraubt lngs in Nut einschiebbar
Einbaulage	beliebig
Farbe Gehuse	transparent
Schaltzustandsanzeige	LED
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-20 ... 80 °C
Schutzart	NEMA 6
LABS-Konformitat	VDMA24364-Zone III