


Schwenkantriebseinheit KDFP-DFPD

Teilenummer: 8108611

FESTO

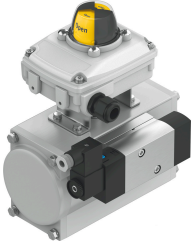

Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|-----------------------|---|
| Konstruktiver Aufbau | Zahnstange/Ritzel |
| Funktionsweise | doppeltwirkend einfachwirkend |
| Baugröße Stellantrieb | 10 20 40 80 120 160 240 300 480 700 900 1200 2300 |
| Flanschbohrbild | F03 F04 F05 F07 F10 F12 F14 F16 |
| Schwenkwinkel | 90 deg |
| Umgebungstemperatur | -50 °C...150 °C |
| Betriebsdruck | 0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Produktgewicht | 1 kg...100 kg |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |