


Magnetspule

VACC-S13-18-K4-27U-EX4ME

Teilenummer: 8109400

FESTO

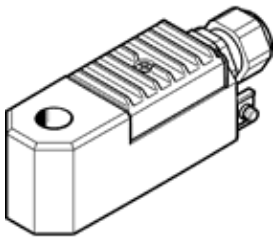

Datenblatt

Merkmal	Wert
Betätigungsart	elektrisch
Einbaulage	beliebig
Schaltstellungsanzeige	nein
Einschaltdauer	100 %
Isolierstoffklasse	H
Spulenkennwerte	60 V AC: 40/65 Hz, Leistung 1,8 VA 60 V DC: 1,8 W
Zulässige Spannungsschwankungen	-15 % / +10 %
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK EX Vorschriften
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Zertifikat ausstellende Stelle	BVS 15ATEXE029X IECEx BVS 15.0075X
ATEX-Kategorie Gas	II 2G
ATEX-Kategorie Staub	II 2D
Ex-Zündschutzart Gas	Ex eb mb IIC T6, T5, T4 Gb
Ex-Zündschutzart Staub	ExtbIIICT85°C, T95°C, T130°C Db
Ex-Umgebungstemperatur	T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Schutzart	IP65
Produktgewicht	330 g
Elektrischer Anschluss	Klemmenkasten, Kabeleinführungsgewinde M20x1,5
Werkstoffhinweis	RoHS konform