


L-Steckverschraubung NPQE-L-R12-Q10-P5

Teilenummer: 8112960

FESTO

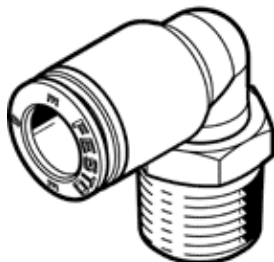

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Baugröße | Standard |
| Nennweite | 9,3 mm |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen | Beschichtung |
| Einbaulage | beliebig |
| Bauform | L-Form |
| Gebindegröße | 5 |
| Konstruktiver Aufbau | Push-Pull-Prinzip |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,095 ... 0,8 MPa -0,95 ... 8 bar -13,775 ... 116 psi |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Reinraumklasse | ISO Klasse 4 |
| Umgebungstemperatur | -5 ... 60 °C |
| Produktgewicht | 41,85 g |
| Befestigungsart | Außensechskant SW21 |
| Pneumatischer Anschluss 1 | Außengewinde R1/2 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm |
| Farbe Lösering | blau |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | Messing vernickelt PBT |
| Werkstoff Gewindedichtung | PTFE |
| Werkstoff Lösering | POM |
| Werkstoff Schlauchdichtung | NBR |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment | Stahl rostfrei |