


# Magnetspule

## VACC-S13-18-K4-1UF-NE4ME

Teilenummer: 8118332

FESTO

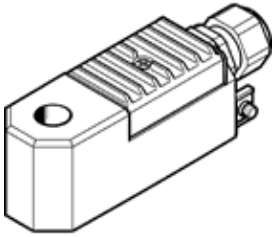

### Datenblatt

Merkmal	Wert
Betätigungsart	elektrisch
Einbaulage	beliebig
Schaltstellungsanzeige	nein
Absicherung intern	Sicherung
Einschaltdauer	100 %
Isolierstoffklasse	H
Spulenkenwerte	24 V DC: 1,8 W 24 V AC: 40/65 Hz, Leistung 1,8 VA
Zulässige Spannungsschwankungen	-15 % / +10 %
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Zertifikat ausstellende Stelle	GYJ17.1235X
Ex-Zündschutzart Gas	Ex e mb IIC T4/T5/T6 Gb
Ex-Zündschutzart Staub	ExtDA21 IP65T130°C/T95°C/T85°C
Ex-Umgebungstemperatur	T4,T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5,T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6,T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Schutzart	IP65
Produktgewicht	330 g
Elektrischer Anschluss	Klemmenkasten, Kabeleinführungsgewinde M20x1,5
Werkstoffhinweis	RoHS konform