


Ventil VOFC-LT-M32C-M-FN14-FN

Teilenummer: 8122932

FESTO

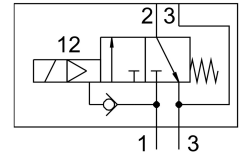

Datenblatt

Merkmal	Wert
Normalnenndurchfluss	601 l/min
Betriebsdruck	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
Schutzart	IP65
Zertifikat ausstellende Stelle	TÜV 968/V 1251.00/21
Sicherheitsfunktion	Sicheres Entlüften
Safety Integrity Level (SIL)	bis SIL 3 High Demand mode bis SIL 3 Low Demand mode
Hinweis zum Betriebsdruck	0 - 0,8 MPa bei externer Steuerluft
Explosionsschutz	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform