


# Parallelbausatz EAMM-U-87-T46-60R-147

Teilenummer: 8126162

FESTO

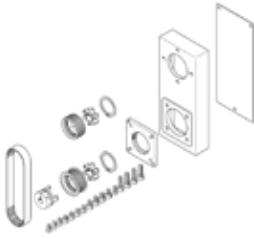

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	87
Mittenabstand	147 mm
Einbaulage	beliebig
Getriebeübersetzung	1:1
Max. Drehzahl	3.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C
Massenträgheitsmoment	41,2 kgmm <sup>2</sup>
Leerlaufantriebsmoment	0,22 Nm
Übertragbares Drehmoment	3 Nm
Produktgewicht	1.017 g
Schnittstellencode Aktuator	T46
Schnittstellencode Motor In	60R
Werkstoffhinweis	RoHS konform