


# Kupplung EAMC-67-71-24-40-U

Teilenummer: 8134949

FESTO

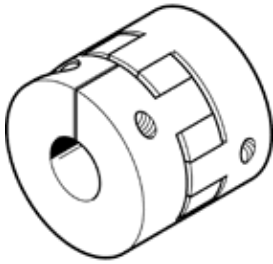

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	24 mm
Aufnahmedurchmesser 2	40 mm
Baugröße	67
Nennlänge	71 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	4.500 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	302 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	143 Nm
Produktgewicht	429 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform