


Anschlussplatte VABS-K2-12S-20-M6-P

Teilenummer: 8140319

FESTO

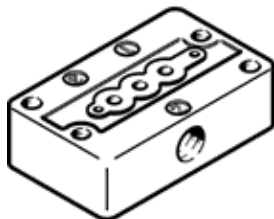

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	12
Nennweite	2 mm
Fluidanschluss	Innengewinde M6
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Anschlussrichtung seitlich
Max. Anzahl der Ventilplätze	1
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Betriebsmedium	Flüssige Medien Gasförmige Medien
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Beständigkeit der medienberührenden Werkstoffe beachten
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C
Mediumstemperatur	0 ... 50 °C
Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung	0,33 Nm
Produktgewicht	8 g
Befestigungsart Anschlussplatte	mit Durchgangsbohrung
Befestigungsart Ventil	mit Innengewinde
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	PEEK