


# Anschlussplatte VABS-K2-12S-20-U14-P

Teilenummer: 8140320

FESTO

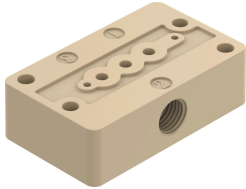

## Datenblatt

| Merkmale                                | Wert  |
|---|---|
| Baugröße                                | 12  |
| Nennweite                               | 2 mm  |
| Fluidanschluss                          | Innengewinde 1/4-28 UNF-2B                              |
| Einbaulage                              | beliebig  |
| Konstruktiver Aufbau                    | Anschlussrichtung seitlich                              |
| Max. Anzahl Ventilplätze                | 1   |
| Strömungsrichtung                       | nicht reversibel  |
| Betriebsmedium                          | Flüssige Medien<br>Gasförmige Medien                    |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium      | Beständigkeit der medienberührenden Werkstoffe beachten |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK      | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung                       |
| LABS-Konformität                        | VDMA24364-Zone III                                      |
| Lagertemperatur                         | -20 °C...70 °C  |
| Mediumstemperatur                       | 0 °C...50 °C  |
| Umgebungstemperatur                     | 0 °C...50 °C  |
| Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung | 0.33 Nm   |
| Produktgewicht                          | 8 g   |
| Befestigungsart Anschlussplatte         | mit Durchgangsbohrung                                   |
| Befestigungsart Ventil                  | mit Innengewinde  |
| Werkstoff-Hinweis                       | RoHS konform  |
| Werkstoff Anschlussplatte               | PEEK  |