


Anschlussblock VABS-S7-RB-B-G14-A-R12

Teilenummer: 8141067
Neu

FESTO

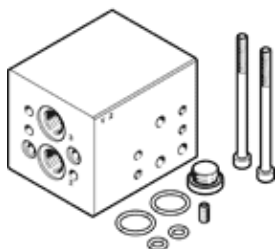

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Steuerluftversorgung	extern intern
Betriebsdruck Mpa	0 ... 1 MPa
Betriebsdruck	0 ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Schutzart	IP65 in montiertem Zustand
Produktgewicht	750 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Anschluss Steuerluft 12	G1/4
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	Flansch 1/4 mit NAMUR Anschluss
Pneumatischer Anschluss 3	G1/4
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium ematiert
Werkstoff Dichtungen	NBR