


# Anschlussplatte VABP-C13-100HFT0-F90-VDE1E

Teilenummer: 8141661

FESTO

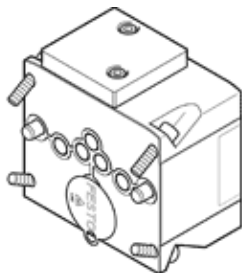

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	1001 Kanalstruktur
Ventilanschluss entspricht Norm	VDI/VDE 3847-1
Betriebsdruck Mpa	0 ... 0,8 MPa
Betriebsdruck	0 ... 8 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Mediumstemperatur	-40 ... 80 °C
Umgebungstemperatur	-40 ... 80 °C
Produktgewicht	1.300 g
Befestigungsart	mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss	Anschlussplattendesign, Airing
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Deckel	Aluminium-Knetlegierung, gleiteloziert (20 µm)
Werkstoff Dichtungen	EPDM NBR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung, gleiteloziert (20 µm)
Werkstoff Schrauben	hochlegierter Stahl rostfrei