


Getriebe EMGA-40-P-G8-EAS-40

Teilenummer: 8141729

FESTO

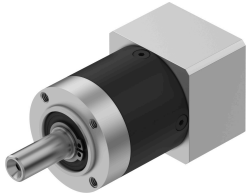

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--------------------------------|-------------------------|
| Flanschgröße Getriebe | 40 mm |
| Flanschgröße Motor | 40 mm |
| Verdrehspiel | 0.25 deg |
| Getriebeart | Planetengetriebe |
| Getriebeübersetzung | 8:1 |
| Max. Antriebsdrehzahl | 18000 1/min |
| Betriebstemperatur Getriebe | -25 °C...90 °C |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Schutzart | IP54 |
| Dauerabtriebsdrehmoment | 6 Nm |
| Massenträgheitsmoment Getriebe | 0.015 kgcm ² |
| Max. Abtriebsdrehmoment | 10 Nm |
| Max. Wirkungsgrad | 96 % |
| Verdrehsteifigkeit | 0.85 Nm/arcmin |
| Produktgewicht | 350 g |
| Schnittstelle Getriebe Abtrieb | 40G |
| Schnittstelle Getriebe Antrieb | 40P |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |