


Getriebe EMGA-60-A-G12-60P

Teilenummer: 8141739

FESTO

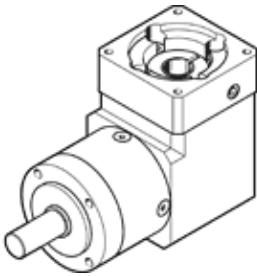

Datenblatt

Merkmal	Wert
Flanschgröße Getriebe	60 mm
Flanschgröße Motor	60 mm
Verdrehspiel	0,3 deg
Getriebeart	Winkelgetriebe
Getriebeübersetzung	12:1
Max. Antriebsdrehzahl	13.000 1/min
Betriebstemperatur Getriebe	-25 ... 90 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schutzart	IP54
Dauerabtriebsdrehmoment	44 Nm
Massenträgheitsmoment Getriebe	0,391 kgcm ²
Max. Abtriebsdrehmoment	70 Nm
Max. Wirkungsgrad	94 %
Verdrehsteifigkeit	2 Nm/arcmin
Produktgewicht	1.900 g
Schnittstelle Getriebe Abtrieb	60G
Schnittstelle Getriebe Antrieb	60P
Werkstoffhinweis	RoHS konform