


# Getriebe EMGA-80-A-G12-80P

Teilenummer: 8141745

FESTO

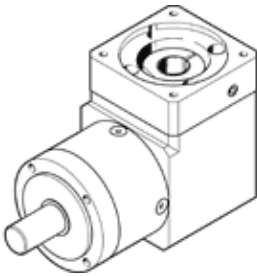

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Flanschgröße Getriebe	80 mm
Flanschgröße Motor	80 mm
Verdrehspiel	0,25 deg
Getriebeart	Winkelgetriebe
Getriebeübersetzung	12:1
Max. Antriebsdrehzahl	7.000 1/min
Betriebstemperatur Getriebe	-25 ... 90 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schutzart	IP54
Dauerabtriebsdrehmoment	120 Nm
Massenträgheitsmoment Getriebe	1,379 kgcm <sup>2</sup>
Max. Abtriebsdrehmoment	192 Nm
Max. Wirkungsgrad	94 %
Verdrehsteifigkeit	5 Nm/arcmin
Produktgewicht	5.000 g
Schnittstelle Getriebe Abtrieb	80G
Schnittstelle Getriebe Antrieb	80P
Werkstoffhinweis	RoHS konform