


Getriebe EMGA-80-A-G20-80P

Teilenummer: 8141746

FESTO

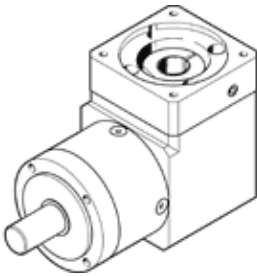

Datenblatt

Merkmal	Wert
Flanschgröße Getriebe	80 mm
Flanschgröße Motor	80 mm
Verdrehspiel	0,25 deg
Getriebeart	Winkelgetriebe
Getriebeübersetzung	20:1
Max. Antriebsdrehzahl	7.000 1/min
Betriebstemperatur Getriebe	-25 ... 90 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schutzart	IP54
Dauerabtriebsdrehmoment	120 Nm
Massenträgheitsmoment Getriebe	1,013 kgcm ²
Max. Abtriebsdrehmoment	192 Nm
Max. Wirkungsgrad	93 %
Verdrehsteifigkeit	5,1 Nm/arcmin
Produktgewicht	5.000 g
Schnittstelle Getriebe Abtrieb	80G
Schnittstelle Getriebe Antrieb	80P
Werkstoffhinweis	RoHS konform