


Anschlussplatte VMPA1-AP-4-EMG-D2-8-S

Teilenummer: 8157740

FESTO

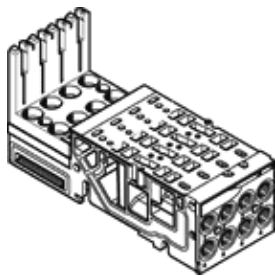

Datenblatt

Merkmal	Wert
Breite	42 mm
Länge	107,3 mm
Rastermaß	10,5 mm
Max. Anzahl der Ventilplätze	4
Betriebsdruck Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Betriebsdruck	-0,9 ... 10 bar
Steuerdruck MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Steuerdruck	3 ... 8 bar
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-20 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	180 g
Pneumatischer Anschluss 2	M7
Pneumatischer Anschluss 4	M7
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium-Druckguss