 



# Stoßdämpfer DYSD-Q11-25-24-Y1F-Y9

Teilenummer: 8161533

FESTO

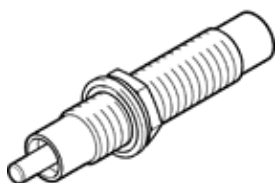

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	25
Hub	24 mm
Dämpfung	selbsteinstellend
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	1 m/s
Rückstellzeit kurz	0,3 s
Funktionsweise	einfachwirkend drückend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Dämpfungslänge	24 mm
Max. Anschlagkraft	4.000 N
Max. Energieaufnahme pro Hub	140 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde	150.000 J
Max. Restenergie	0,8 J
Rückstellkraft	120 N
Produktgewicht	635 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl
Werkstoff Mutter	Stahl verzinkt