


# Servoantriebsregler CMXL-ST6-NE-C4-1-MP

Teilenummer: 8168593

FESTO

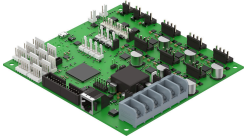

## Datenblatt

Merkmale	Wert
Umgebungstemperatur	10 °C...40 °C
Produktgewicht	155 g
Schutzart	IP00
Lagertemperatur	-20 °C...60 °C
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Feldbuskopplung	Ethernet
Anzahl digitale Logikeingänge	9
Anzahl digitale Logikausgänge 24 V DC	19
Busanschluss	Dose
Betriebsart Controller	Direktbetrieb Referenzfahrt gesteuerter Betrieb
Prozesskopplung	Drives with Positioning Function
Betriebsspannung	20,4 - 30 V DC
Nennspannung Logikversorgung DC	24 V
Zulässiger Bereich Logikspannung	± 10 %
Nennspannung Lastversorgung DC	24 V
Zul. Bereich Lastversorgung	± 10 %
Strombelastbarkeit pro Ausgang	4450 mA
Statusanzeigen	LED (Status)
Ethernet, Anzahl	1
Ethernet, Unterstützte Protokolle	TCP/IP
USB-Schnittstelle	USB 2.0
Speichermedium	microSD
Gesamtanzahl Achsen	6
Ansteuermethoden	TCP/IP
Unterstützte Kinematiken	3-Achs-Portale X-Y-Z
Baudrate	10/100 Mbit/s
Betriebsspannungsbereich DC	20.4 V...30 V
Nennbetriebsspannung DC	24 V

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
Protokoll	Ethernet HTTP TCP/IP
Ethernet-Schnittstelle	RJ 45 (Buchse, 8-polig)
Eigenschaften digitale Logikausgänge	konfigurierbar nicht galvanisch getrennt