


# Cartridge NPQX-D-PC12-Q8-P10

Teilenummer: 8174168  
Neu

FESTO

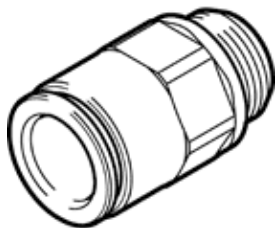

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	6 mm
Schlaucheinstecktiefe	15,2 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	O-Ring
Einbaulage	beliebig
Bauform	Gerade Form
Gebindegröße	10
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck Mpa	-0,095 ... 1 MPa
Betriebsdruck	-0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	0,92 g
Befestigungsart	mit Halteklammer
Pneumatischer Anschluss 1	Cartridge 12 mm
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 8 mm
Farbe Lösering	blau
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt
Werkstoff Lösering	POM
Werkstoff O-Ring	HNBR
Werkstoff Schlauchdichtung	HNBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei