


# Nherungsschalter SDBF-FES-1L-NU-K-N-M8

Teilenummer: 8182049

FESTO

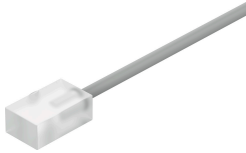

## Datenblatt

Merkmale	Wert
Bauform	Blockbauweise
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Messgroe	Position
Messprinzip	magneto-resistiv
Umgebungstemperatur	-4 F...176 F
Schaltausgang	NPN
Schaltelementfunktion	Schlieer
Einschaltzeit	4 s
Max. Ausgangsstrom	500 mA
Max. Schaltleistung DC	12 W
Spannungsfall	1 V
Kurzschlussfestigkeit	ja
Betriebsspannungsbereich DC	6 V...24 V
Verpolungsschutz	ja
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Kabel mit Dose
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	3
Abgangsrichtung Anschlu	langsb
Farbe Kabelmantel	grau
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Befestigungsart	mit Befestigungsbausatz
Einbaulage	beliebig
Farbe Gehae	transparent
Werkstoff Gehae	PA
Schaltzustandsanzeige	LED
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-4 F...176 F
Schutzart	IP67 NEMA 4
LABS-Konformitat	VDMA24364-Zone III