


# Anschlussplatte VABS-K3-16S-20-U14-P

Teilenummer: 8187600

FESTO

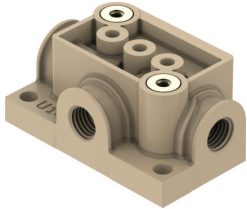

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	16
Nennweite	2 mm
Ventilgröße	16 mm
Fluidanschluss	Innengewinde 1/4-28 UNF-2B
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Anschlussrichtung seitlich
Max. Anzahl Ventilplätze	1
Strömungsrichtung	reversibel
Betriebsmedium	Flüssige Medien Gasförmige Medien
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Beständigkeit der medienberührenden Werkstoffe beachten
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-20 °C...70 °C
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Mediumstemperatur	0 °C...50 °C
Umgebungstemperatur	0 °C...50 °C
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung	0.3 Nm
Max. Anziehdrehmoment Verschraubung	0.5 Nm
Max. Anziehdrehmoment	0.6 Nm
Produktgewicht	9 g
Befestigungsart Anschlussplatte	mit Durchgangsbohrung
Befestigungsart Ventil	mit Innengewinde
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	PEEK