


# Axialbausatz EAMM-A-S48-60R-G2

Teilenummer: 8197485

FESTO

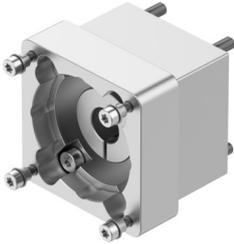

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	50.5 mm...50.5 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8000 1/min...8000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...-25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...-10 °C
Massenträgheitsmoment	5.87 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	6.5 Nm
Produktgewicht	280 g...280 g
Schnittstellencode Aktuator	S48
Schnittstellencode Motor In	60R
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform