


Axialbausatz EAMM-A-D50-60G-S1-G2

Teilenummer: 8197496

FESTO

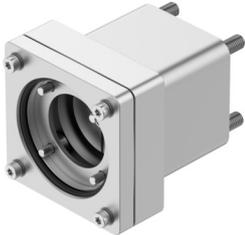

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	78 mm...78 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	6000 1/min...6000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...-25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 °C...-10 °C
Massenträgheitsmoment	34.8 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	21 Nm
Produktgewicht	950 g...950 g
Schnittstellencode Aktuator	D50
Schnittstellencode Motor In	60G
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform