


Leitungsfilter OAFA-C-Q4-E-F

Teilenummer: 8212637

FESTO

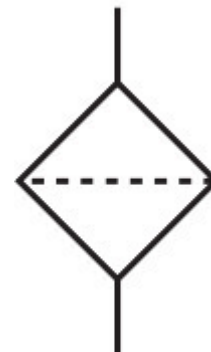

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	4 mm
Anwendungshinweis	Das Gehäuse sollte nicht mit polaren Lösungsmitteln (wie Alkohol) gereinigt werden.
Einbaulage	beliebig
Filterfeinheit	10 µm
Betriebsdruck	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar -14.5 psi...145 psi
Betriebsmedium	Luft
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien	Geeignet für Batterieproduktion nach Festo-internen Definition im Schärfegrad F1A mit Restriktionen hinsichtlich der Verwendung von Cu/ Zn/Ni
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Produktgewicht	5.4 g
Befestigungsart	Leitungseinbau
Pneumatischer Anschluss	für Schlauch-Außen-Ø 4 mm
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	HNBR
Werkstoff Filter	PE
Werkstoff Gehäuse	PA