


# Vakuumsaugventil ISV-M5-F1A

Teilenummer: 8217206

**FESTO**

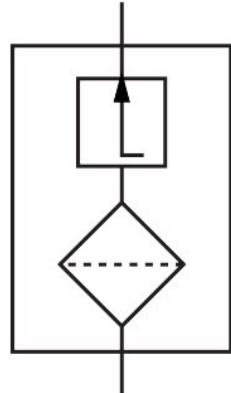

## Datenblatt

| Merkmal   | Wert  |
|---|---|
| Baugröße  | M5  |
| Abwurfimpulstauglichkeit  | 8 MPa<br>8 bar  |
| Einbaulage  | beliebig  |
| Betriebsdruck   | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar                                  |
| Erforderlicher Saugvolumenstrom bei -0,05 MPa (-0,5 bar, -7,25 psi) | 1 l/min   |
| Betriebsmedium  | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK                                  | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                                    |
| LABS-Konformität  | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien                       | Geeignet für Batterieproduktion mit reduzierten Cu/Zn/Ni Werten (F1a) |
| Umgebungstemperatur   | -10 °C...60 °C  |
| Produktgewicht  | 4 g   |
| Befestigungsart   | einschraubar  |
| Pneumatischer Anschluss 1   | M5  |
| Pneumatischer Anschluss 2   | M5  |
| Werkstoff Filter  | Sinterbronze  |
| Werkstoff Gehäuse   | hochlegierter Stahl   |