


Magnetspule

VACF-B-B1-1

Teilenummer: 8220305

FESTO

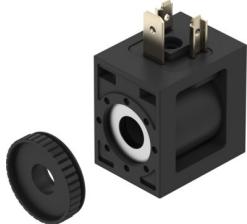

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Entspricht Norm	IEC 61010-1
Einschaltdauer	100%
Isolierstoffklasse	H
Spulenkennwerte	24 V DC: 3,3 W
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)
Zertifikat ausstellende Stelle	UL MH18122
Einschränkung Umgebungs- und Medientemperatur	-20 - 50 °C bei Blockmontage
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-20 °C...60 °C
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-20 °C...60 °C
Produktgewicht	49 g
Elektrischer Anschluss	Form B nach EN 175301-803
Befestigungsart	mit Rändelmutter
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA Stahl
Werkstoff Magnetspule	Kupfer Stahl Thermoplast
Werkstoff Wicklung	Kupfer