


Anschlagstaster SDK-3-PK-3

Teilenummer: 8714

FESTO

mit Kugelbetätigung.

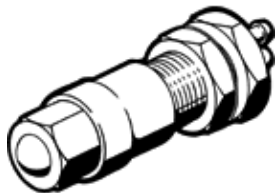

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	3/2 geschlossen monostabil
Betätigungsart	mechanisch
Normalnennndurchfluss	16 l/min
Betriebsdruck	0 ... 8 bar
Konstruktiver Aufbau	Kugel-Sitz
Rückstellart	mechanische Feder
Nennweite	0,6 mm
Abluftfunktion	drosselbar
Dichtprinzip	weich
Steuerart	direkt
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-10 ... 80 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Betätigungskraft	12 N
Produktgewicht	50 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	PK-3
Pneumatischer Anschluss 2	PK-3
Pneumatischer Anschluss 3	nicht gefasst