

# Kiprollenhebelventil

 

## L-5-1/4-B

Teilenummer: 8993

FESTO

mit Leerrücklauf und Stecknippelanschluss für Schlauch NW 3. Je nach Wahl der Anschlüsse die Funktion unbetätigt Durchgang oder kein Durchgang.

Dieser Typ ist für Vakuumbetrieb geeignet.

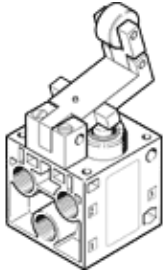

## Datenblatt

| Merkmal                   | Wert                  |
|---------------------------|-----------------------|
| Ventilfunktion            | 5/2 monostabil        |
| Betätigungsart            | mechanisch            |
| Normalnennndurchfluss     | 550 l/min             |
| Betriebsdruck             | -0,95 ... 10 bar      |
| Konstruktiver Aufbau      | Teller-Sitz           |
| Nennweite                 | 7 mm                  |
| Steuerart                 | direkt                |
| LABS-Konformität          | VDMA24364-B1/B2-L     |
| Umgebungstemperatur       | -10 ... 60 °C         |
| Betätigungskraft          | 71,5 N                |
| Produktgewicht            | 360 g                 |
| Befestigungsart           | mit Durchgangsbohrung |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G1/4                  |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G1/4                  |
| Pneumatischer Anschluss 3 | G1/4                  |
| Pneumatischer Anschluss 4 | G1/4                  |
| Pneumatischer Anschluss 5 | G1/4                  |
| Werkstoff Dichtungen      | NBR                   |
| Werkstoff Gehäuse         | Aluminium-Druckguss   |