


# Adapter AD-G1/2-1/2NPT-I

Teilenummer: 9398

FESTO

eine Seite Innen-, andere Seite Außengewinde.

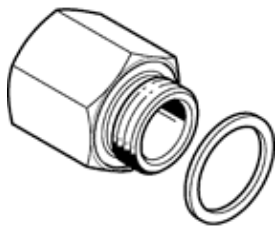

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	14,3 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 10 bar
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Max. Anziehdrehmoment Pneumatischer Anschluss 1	40 Nm
Max. Anziehdrehmoment Pneumatischer Anschluss 2	28 Nm
Nenn-Anziehdrehmoment	47,9 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 20 %
Produktgewicht	51,89 g
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	Innengewinde 1/2 NPT
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	PVC
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt