


Schott-Schnellverschraubung QCK-3/8-PK-9-B

Teilenummer: 9427

FESTO

Innengewinde mit Dichtring.

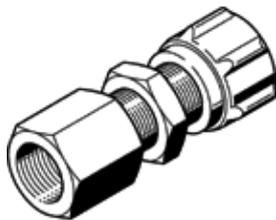

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|---|
| Nennweite | 8 mm |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen | Dichtring |
| Einbaulage | beliebig |
| Bauform | Schott |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Nenn-Anziehdrehmoment | 12,5 Nm |
| Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment | ± 20 % |
| Pneumatischer Anschluss 1 | Innengewinde G3/8 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | für Stecknippel Innendurchmesser 9 mm mit Mutter |
| Werkstoff Überwurfmutter | Alu-Knetlegierung, eloxiert |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Mutter | Stahl verzinkt |
| Werkstoff Verbinder | Alu-Knetlegierung, eloxiert |