


Déshydrateur à adsorption LDF-H1-N1/4-24

N° de pièce: 185674

FESTO

pour un air comprimé sec et exempt de particules.

Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA

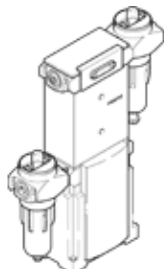

Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	vertical
Protection de cuve	Cage de protection métallique
Pression d'entrée 1	4 ... 10,5 bar
Point de rosée atmosphérique	-40 °C
Fluide de service	Air comprimé filtré, non lubrifié
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	selon la directive européenne CEM
Classe de résistance à la corrosion KBK	1
Température du fluide	2 ... 50 °C
Température ambiante	2 ... 50 °C
Poids du produit	5.400 g
Mode de fixation	à trou débouchant
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE
Information matière corps	Zinc moulé sous pression