


# Unité de guidage FEN-12/16-40-GF

Code article: 8204041

FESTO

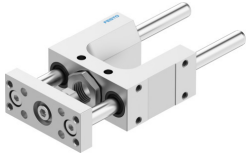

## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	12/16
Course	40 mm
Position de montage	Indifférente
Guidage	Guidage à palier lisse
Structure de construction	Guidage
Protection contre l'explosion	Tenir compte des consignes de la certification
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-20 °C...80 °C
Force de déplacement	15 N
Masse déplacée	209 g
Poids du produit	538 g
Mode de fixation	Avec taraudage
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau d'élément de guidage	Acier fortement allié
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium corroyé, anodisé
Matériau de plaque étrier	Alliage d'aluminium corroyé, anodisé