


Aksijalni komplet EAMM-A-L48-87A-G2

Broj dijela: 8197459

FESTO

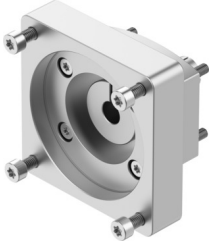

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna duljina	44 mm...44 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	6000 1/min...6000 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...-25 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	-10 °C...-10 °C
Maseni moment inercije	14.5 kgmm ²
Prenosivi moment	12.5 Nm
Težina proizvoda	459 g...459 g
Pogon koda sučelja	L48
Kod sučelja Motor In	87 A
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS