


# Jedinica za vođenje FEN-12/16-40-GF

Broj dijela: 8204041

FESTO

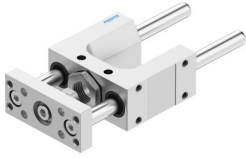

## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	12/16
Hod	40 mm
Položaj montaže	po želji
Vodilica	Klizna vodilica
Konstruktivna struktura	Vodilica
Zaštita od eksplozije	Obratite pažnju na napomenu u potvrdi
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
Sila pomaka	15 N
Pokretna masa	209 g
Težina proizvoda	538 g
Vrsta montaže	s unutarnjim navojem
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Element vodilice materijala	visokolegirani čelik
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura, eloksirana
Materijal ploče jarma	Kovana aluminijska legura, eloksirana