


# Tappo di chiusura NPQX-P-PC10

Codice prodotto: 8191749

FESTO

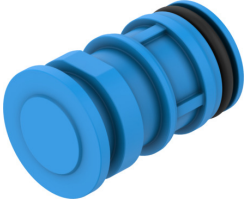

## Foglio dati

| Caratteristica                              | Valore   |
|---|--|
| Dimensione                                  | Standard   |
| Posizione di montaggio                      | Opzionale  |
| Dimensioni del pacchetto                    | 10   |
| Pressione d'esercizio                       | -0.1 MPa...1 MPa<br>-14.5 psi...145 psi  |
| Pressione di lavoro                         | -1 bar...10 bar  |
| Fluido di lavoro                            | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC    | 3 - stress da corrosione elevato   |
| Conformità PWIS                             | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura ambiente                        | -10 °C...60 °C   |
| Peso prodotto                               | 1 g  |
| Tipo di montaggio                           | Tramite graffa di sicurezza  |
| Nota sui materiali                          | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)  |
| Materiale del tappo di chiusura             | Rinforzato con PA  |
| Materiale dell'o-ring                       | HNBR   |