


# ワンタッチティーコネクタ QSTL-B-3/8-6-10

部品番号: 130984  
廃番予定品

FESTO

360°回転可能, 雄ねじ, 外部六角  
製造中止予定品 (2018年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

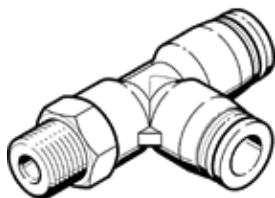

## データシート

特長	値
サイズ	標準
オリフィス径	3.2 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	コーティング
取付方向	任意
容器サイズ	10
構造	押引きの原理
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1
周囲温度	-10 ... 60 °C
認証	Germanischer Lloyd
最大締付トルク	22 Nm
質量	25.4 g
出力数	2
供給配管数	1
エア接続ポート 1	R3/8 (雄ネジ)
エア接続ポート 2	適用チューブ外径: 6mm
リリースリングの色	青
材質	RoHS対応
材質 ハウジング	PBT
材質情報 リリースリング	POM
材質 チューブパッキン	NBR
材質情報 チューブクランプセグメント	ステンレス