


ロッドレスシリンダ DGO-1 1/4" - -PPV-A-B

製品番号: 15231

FESTO

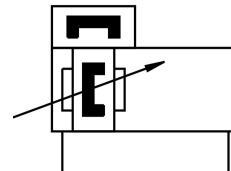

データシート

特徴	値
ストローク	0,04 " ...157 " "
ピストン径	1 1/4 " "
クッション	エアクッション, 両側調整可能
ガイド	軸受ガイド
駆動原則	力固定(マグネット)
作動電圧	1.4 bar...7 bar
機能	複動式
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 °C...60 °C
クッション長さ	20 mm
空気圧接続	NPT1/8