


# 接続ケーブル NHSB-A1-10-BLG5-LE5-PU8-2XBB

製品番号: 1585794

FESTO

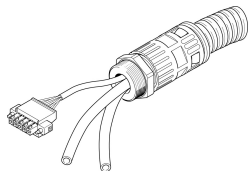

## データシート

特徴	値
保護チューブの長さ	10 m
取付位置	任意
屋外での使用	IEC 60654-1 準拠の耐候性使用環境クラスC1
作動電圧範囲 DC	0 V...30 V
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
相対湿度	5 - 100% 凝縮
保護等級	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
周囲温度	-20 -C...60 -C
可動ケーブル配線の場合の環境温度	-5 -C...60 -C
電気接続 1	ストレートプラグ, 5ピン
電気接続 2	バラ, 5線
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
空気圧接続	チューブ外径8mm用 チューブ 外径10mm用
最小ケーブル曲げ半径	100 mm
ケーブル構造	5x0.75mm <sup>2</sup>
製品質量	2500 g
材料に関する注意事項	RoHS 準拠
保護導管材質	PA
材質 保護チューブ継手	PA
材質: ケーブル被服	PVC
材質 シール	TPE