


バルブターミナル VIFB-04-D-2-B

部品番号: 18924

FESTO

Type 04-A, フィールドバス接続、サイズ2
 コンフィグレーションの内容によりイラスト、データシートのテクニカルデータ、適用するアクセサリなどが一致しないことがあります。

2011年廃番予定品

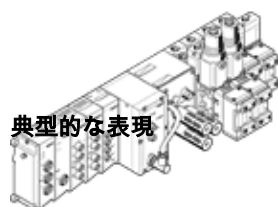

典型的な表現

データシート

~ConfIndependentDatasheet

特長	値
バルブ機能	5方弁シングル 5方弁ダブル 3位置5方弁プレッシャセンタ 3位置5方弁エキゾーストセンタ 3位置5方弁クローズドセンタ
標準流量	2,300 ... 4,000 l/min
使用圧力	-0.9 ... 10 bar
配線	フィールドバス 内蔵コントローラ
バルブ位置	16
周囲温度	-10 ... 60 °C
保護仕様	IP65
排気機能	調整可
操作方法	電気
バルブターミナルタイプ	04
構造	スプール弁
パイロット方式	外部パイロット 内部パイロット
バルブターミナル構造	モジュラ及び拡張可能
切換位置表示	LED
パイロット圧力	2 ... 10 bar
真空使用	あり
作動電圧 AC	110 V
作動電圧 DC	24 V
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
流体温度	-10 ... 60 °C