

 

# ソレノイドバルブ

## NVF3-MOH-5/2-K-1/4-NPT

部品番号: 196983

FESTO

VDE/VDI 3845準拠NAMUR規格ポート、コイル (ソケット付)

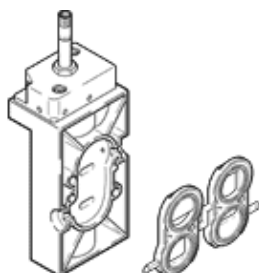

### データシート

特長	値
バルブ機能	- 5/2方弁 又は3/2方弁、シングルソレノイド
操作方法	電気
幅	53 mm
標準流量	900 l/min
使用圧力	2 ... 10 bar
構造	ポペット弁
リターン方式	メカスプリング
オリフィス径	7 mm
排気機能	調整可
シール	ソフトシール
取付方向	任意
適合または準拠規格	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
手動操作	ロック式 押側
制御方法	パイロット式
流れ方向	逆流れ不可
オーバーラップ可能	なし
b バルブ	0.33
Cバルブ	4.2 l/sbar
切換時間 off	38 ms
切換時間 on	13 ms
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	280 g
取付方法	サブベース
呼吸ポート	内部パイロット
パイロット排気ポート84	M5
エア接続ポート 1	NPT1/4-18
エア接続ポート 2	NAMURポートパターン
エア接続ポート 3	NPT1/4-18
エア接続ポート 4	NAMURポートパターン
エア接続ポート 5	NPT1/4-18
材質 シール	NBR
材質ハウジング	アルミダイカスト 陽極化処理