


ソレノイドコイル VACN-N-R3-1

製品番号: 8104526

FESTO

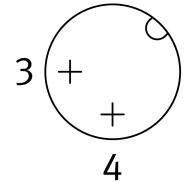

データシート

特徴	値
操作方法	電動
取付位置	任意
規格準拠	ISO 20401
信号ステータス表示	LED
スイッチオン時間	100%
絶縁クラス	F
エナメル線の絶縁等級	H
コイル特性値	24V DC: 2.7W
汚染度	3
許容電圧変動	+/- 10 %
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保護等級	IP65
周囲温度	-20 °C...60 °C
製品質量	100 g
電気ポート 1, 接続種類	プラグ
電気ポート 1, 接続方式	M12x1, EN 61076-2-101 準拠のAコード
電気ポート 1, 芯数	2
電気ポート 1, 取付方法	ねじ式ロック
取付方法	ローレットナット付
材料に関する注意事項	RoHS 準拠
材質 ハウジング	プラスチック
ソレノイドコイル材質	Duroplast 銅 鋼
巻き上げ材質	銅