


ブレーキ抵抗 CACR-KL2-21-W3600

製品番号: 8140961

FESTO

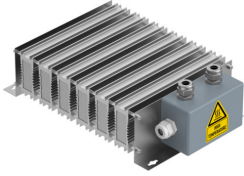

データシート

特徴	値
サイズ	600
取付位置	自由対流 垂直
380Vのときの制動抵抗のパルスエネルギー	21600 Ws
780Vのときの制動抵抗のパルスエネルギー	21600 Ws
35% ED(スイッチオン時間)および20°C時の出力	3600 W
ブレーキ抵抗の定格出力	1440 W
380Vのときの制動抵抗器の定格出力	1440 W
780Vのときの制動抵抗器の定格出力	1440 W
抵抗値	21 Ohm
認証	c CSA us(OL) c UL us - 認定 (OL)
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保護等級	IP65
周囲温度	0 °C...50 °C
製品質量	8000 g
取付方法	オプション: 取付穴付 アクセサリ付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠