


# モータ取付キット EAMM-A-L48-50GA-G2

製品番号: 8188639

FESTO

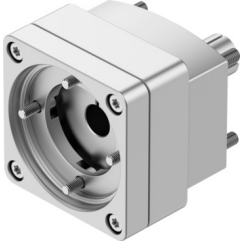

## データシート

特徴	値
呼び長さ	42.5 mm...42.5 mm
取付位置	任意
最高回転数	6000 1/min...6000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 °C...-25 °C
相対湿度	0 ~ 95%
保護等級	IP40
周囲温度	-10 °C...-10 °C
負荷慣性モーメント	39 kgmm <sup>2</sup>
伝達トルク	21 Nm
製品質量	415 g...415 g
インタフェースコード アクチュエータ	L48
インタフェースコード モータイン	50GA
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠