


# アダプタプレート

## VABA-C13-100-1-F90-G12-G14

製品番号: 8189576

FESTO

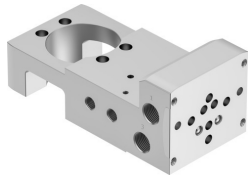

## データシート

特徴	値
サイズ	180 240 300 360 480 700 720 900
取付位置	任意
構造	回転ドライブ用アダプタ
バルブコネクタは規格に準拠	VDI/VDE 3845-1
使用圧力	0 MPa...0.9 MPa
作動圧力	0 bar...9 bar
防爆	ゾーン 1(ATEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 22(ATEX)
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:7:-]に準拠した圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転不可
耐食性クラス KBK	3 - 高度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
流体温度	-40 °C...80 °C
周囲温度	-40 °C...80 °C
製品質量	2530 g
取付方法	アクセサリ付
空気圧接続	サブベースデザイン、エアリング
エア接続ポート 1	G1/2
空気圧接続 2	G1/4
空気圧ポート 3	G1/2
空気圧接続 4	G1/4
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質: カバー	鍛造アルミニウム, 平滑アルマイト (20µm)
材質 シール	EPDM NBR

特徴	値
材質 ハウジング	鍛造アルミニウム, 平滑アルマイト (20μm)
材質: ねじ	ステンレス